


Conjunto de montagem axial EAMM-A-P5-28B-28A

Cód. do item: 1731474

FESTO

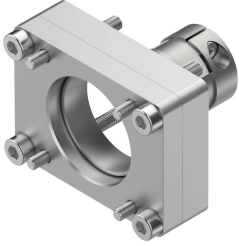

Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	1.1 Nm
Peso do produto	40 g
Código da interface do atuador	P5-28B
Código da interface motor In	28A
Código de interface da caixa de acoplamento	28B
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS