


# Base múltipla MHA1-P4-2-M3

Cód. do item: 197208

FESTO

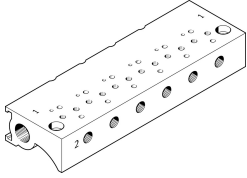

## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor  |
|--|--|
| Quantidade máx. de posições da válvula         | 4  |
| Pressão operacional                            | 0 bar...8 bar  |
| Meio de operação                               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK           | 1 - baixa resistência à corrosão   |
| Conformidade LABS                              | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ambiente                           | -10 °C...60 °C   |
| Tipo de fixação placa de conexão               | com orifício de passagem   |
| Tipo de fixação válvula                        | com rosca fêmea  |
| Conexão pneumática 1                           | M7   |
| Conexão pneumática 2                           | M3   |
| Material da placa de conexão                   | Liga de alumínio   |