


Base múltipla MHA1-PR6-3-M3-PI-D9

Cód. do item: 197239

FESTO

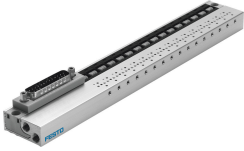

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Quantidade máx. de posições da válvula | 6 |
| Pressão operacional | 0 bar...8 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Tipo de fixação placa de conexão | com orifício de passagem |
| Tipo de fixação válvula | com rosca fêmea |
| Conexão pneumática 1 | M7 |
| Conexão pneumática 2 | M3 |
| Conexão pneumática 3 | M7 |
| Material da placa de conexão | Liga de alumínio |