


Fixação por pés DAMH-Q12-40

Cód. do item: 3371846

FESTO

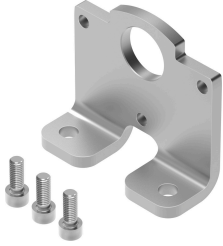

Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	18 Nm
Peso do produto	529 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do esquadro	Aço galvanizado