


Conjunto de montagem axial EAMM-A-L38-55A

Cód. do item: 3683331

FESTO

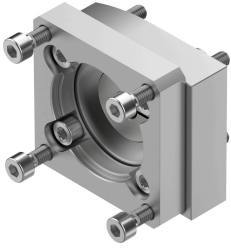

Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	26.7 mm
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	4.4 Nm
Peso do produto	210 g
Código da interface do atuador	L38
Código da interface motor In	55A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS