


Base de conexão MHP2-PR6-5

Cód. do item: 525124

FESTO

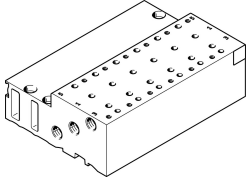

Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	6
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	426 g
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem Com trilho DIN
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Conexão pneumática 1	M7
Conexão pneumática 3	M7
Conexão pneumática 5	M7
Material da placa de conexão	Liga de alumínio