


# Base múltipla MHA2-PR2-5-M5

Cód. do item: 525127

FESTO

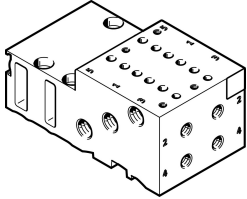

## Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	2
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	254 g
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem Com trilho DIN
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Conexão pneumática 1	M7
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3	M7
Conexão pneumática 4	M5
Conexão pneumática 5	M7
Material da placa de conexão	Liga de alumínio