


Flange do motor EAMF-A-44A/B-70A

Cód. do item: 529943

FESTO

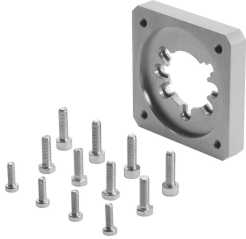

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Posição de instalação | Indiferente |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 150 g |
| Código da interface motor In | 70A |
| Código de interface da caixa de acoplamento | 44A 44B |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |