


Coletor MHA2-PR4-5-M5

Número de referência: 525128

FESTO

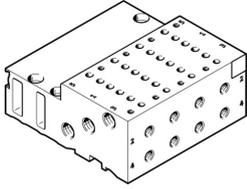

Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	4
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	340 g
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem Com guia H
Tipo de válvula de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática 1	M7
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3	M7
Conexão pneumática 4	M5
Conexão pneumática 5	M7
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada