


**Mordente**  
**BUB-HGPT-40-B**  
Número de referência: 560248

**FESTO**

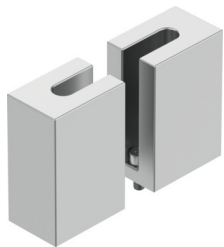

**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tamanho                                | 40                                        |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão           |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Temperatura ambiente                   | 5 oC...60 oC                              |
| Peso do produto por mordente           | 280 g                                     |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem e manga central |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                |
| Material da peça em bruto              | Liga de alumínio forjada                  |