


Conjunto de montagem axial EAMM-A-M43-55A

Número de referência: 8063533

FESTO

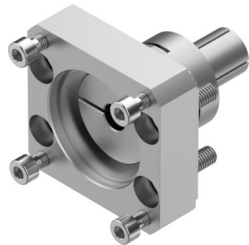

Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	17.8 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	14.5 kgmm²
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	329 g
Código da interface, atuador	M43
Código da interface, Motor in	55A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS