


Unidade guia
FEN-12/16-40-GF
Número de referência: 8204041

FESTO

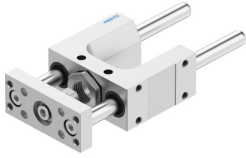

Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12/16
Curso	40 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do mancal liso
Construção	Guia
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força de deslocamento	15 N
Mobilidade da carga	209 g
Peso do produto	538 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do componente guia	Aço de alta liga
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da placa de bácia	Liga de alumínio anodizado forjada