


Uscator adsorbție LDF-H5-N1/2

Cod: 185682

FESTO

Pentru uscarea și curățarea aerului comprimat.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

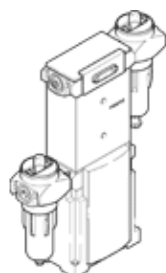

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
poziție instalare	vertical
protecție pahar	cos de protecție metalic
presiune de intrare 1	4 ... 10,5 bar
punct de roua atmosferic	-40 °C
mediu de operare	aer comprimat filtrat, nelubrifiat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scăzute
clasa de rezistență la coroziune KBK	1
temperatura mediului	2 ... 50 °C 2 ... 50 °C
greutate produs	30.200 g
tip fixare	cu gaura de trecere
informații referitoare la material pentru carcasa	zinc turnat sub presiune