


# Supapa de suprapresiune MS6N-DE-3/8-V110-Z

Cod: 532046

FESTO

electric, pentru cresterea lenta a presiunii, directia debitului de tranzit de la dreapta la stanga.

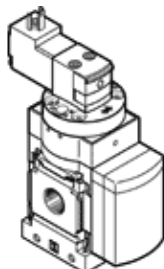

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
tip de actionare	electric
pozitie instalare	oricare
actionare manuala auxiliara	cu oprire cu impingere
structura constructiva	scaunul pistonului
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de comanda	pilotat
alimentare cu aer pilot	extern
directia de curgere	nu este reversibil
functiune de ventil	2/2
afisarea pozitiei de comutare	cu accesorii
presiune de operare	4 ... 18 bar
valoare b	0,48
valoare C	21,05 l/sbar
debit nominal normal	5.050 l/min
caracteristica bobina	110V AC
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	680 g
racord electric	design C
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	NPT3/8-18
racord pneumatic 2	NPT3/8-18
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune