


Unitate de ghidare FEN-12/16-200-GF

Numar piesa: 8204045

FESTO

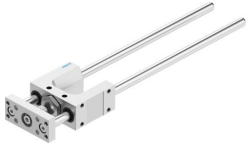

Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|-----------------------------|--|
| Dimensiune | 12/16 |
| Cursa | 200 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Ghidaj | Ghidaj de alunecare |
| Structura constructiva | Ghidaj |
| Protectie la explozie | Respectati informatiile din certificat |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambianta | -20 °C...80 °C |
| Fora de deplasare | 15 N |
| Masa in miscare | 401 g |
| Greutate produs | 730 g |
| Tipul de montare | cu filet interior |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material element de ghidare | otel aliaj inalt |
| Material carcasa | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat |
| Material placa de jug | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat |