


Zásuvka spojky KDS6-3/8-I

číslo dielca: 531651
Výbehový typ

FESTO

samouzatvárací, pre bezpečnostnú spojku podľa ISO 4414
Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.

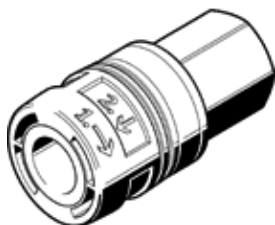

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7,2 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,5 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.733 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	BIA TÜV
Menovitý uťahovací moment	21,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	115 g
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS