


# Zaslepovacia zátka NPQX-P-PC10

Číslo dielu: 8191749

FESTO

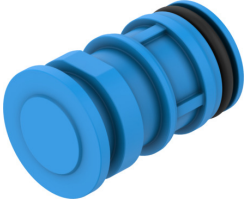

## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota  |
|---|--|
| Veľkosť                                 | Štandard   |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná  |
| Veľkosť balenia                         | 10   |
| Prevádzkový tlak                        | -0.1 MPa...1 MPa<br>-1 bar...10 bar<br>-14.5 psi...145 psi |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota okolia                          | -10 °C...60 °C   |
| Hmotnosť výrobku                        | 1 g  |
| Spôsob upevnenia                        | s prídržnou svorkou  |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS   |
| Materiál zaslepovacej zátky             | PA-zosílený  |
| Materiál o-krúžka                       | HNBR   |