


Vodiaca jednotka FEN-12/16-40-GF

Číslo dielu: 8204041

FESTO

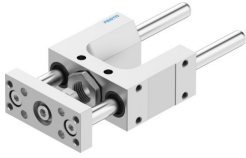

Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Veľkosť | 12/16 |
| Zdvih | 40 s |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Vedenie | Klzné vedenie |
| Konštrukcia | Vedenie |
| Ochrana proti výbuchu | Rešpektujte upozornenia v osvedčení |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -20 °C...80 °C |
| Sila posuvu | 15 N |
| Pohybovaná hmotnosť | 209 g |
| Hmotnosť výrobku | 538 g |
| Spôsob upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál vodiaceho prvku | vysokolegovaná oceľ |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál príruby | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |