

 

Magnetni ventil

MFHB-4-1/4

Številka dela: 546054
Izdelek, ki se opušča

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO

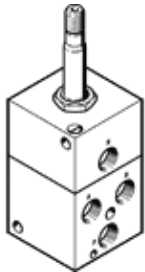

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	4/2 monostabilen
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	600 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	6,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv
Čas preklopa izključen	23 ms
Čas preklopa vključen	16 ms
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	725 g
Priključek krmilnega izpuha 84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran