


# Vodilo FEN-12/16-200-GF

Številka dela: 8204045

FESTO

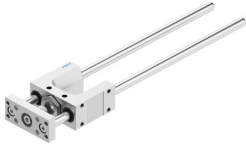

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12/16
Hod	200 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	drsno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Pomična sila	15 N
Premikajoča se masa	401 g
Teža izdelka	730 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	visoko legirano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana