


T nasadni priključak TCN-1/4-PK-6

Broj artikla: 11965

FESTO

za plastično crevo PAN, PUN, PP, PU, sa zaptivnim prstenom, zakretljivo

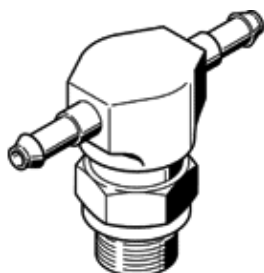

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Nazivni prečnik | 4,9 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Zaptivni prsten |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Aluminijum Cink |