


Višestruki razvodnik QSQ-1/4T-3/16-U

Broj artikla: 190609

FESTO

Orijentacija 360°, 4 izlaza.

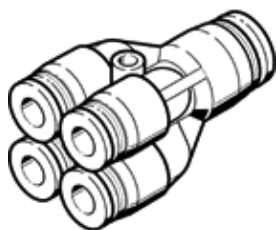

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	2,8 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Veličina kontejnera	1
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	20,5 g
Broj izlaza	4
Broj dovodnih kablova	1
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 1/4"
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 3/16"
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući