


# Utični priključak QSMK-10-32-UNF-1/8-U

Broj artikla: 190703

FESTO

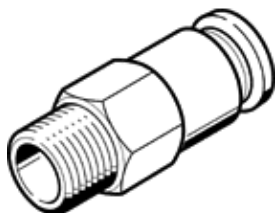

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Nazivni prečnik	1,6 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	9,5 g
Pneumatski priključak 1	10-32 UNF-2A
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 1/8"
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Mesing Niklovano
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući