


# Višestruki razvodnik QSYTF-3/8-3/8-U

Broj artikla: 190836

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji i unutrašnji navoj sa spoljašnjim šestouglom.

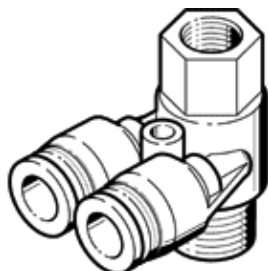

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	5,3 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Veličina kontejnera	1
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	74,5 g
Broj izlaza	2
Broj dovodnih kablova	1
Pneumatski priključak 1	Male thread 3/8 NPT Female thread 3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 3/8"
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PBT
Material hollow bolt	Nickel-plated brass
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući