


# Prigušivač zvuka UO-M7

Broj artikla: 197582

FESTO

za vakuumske usisne mlaznice.

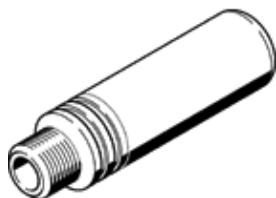

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2,5 g
Pneumatski priključak	M7
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Materijal - napomena	RoHS komfornost