

 

# Prigušivač zvuka U-3/4

Broj artikla: 2311

★ Kernprogramm

FESTO

For reducing noise and avoiding contamination at the exhaust ports of pneumatic components.

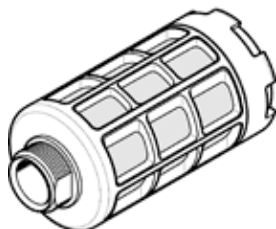

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Protok prema atmosferi	17.600 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nautljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	85 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Težina proizvoda	83 g
Pneumatski priključak	G3/4
Material of silencer insert	PE
Materijal - napomena	RoHS komformnost