


# Viljuškasta glava SG-M6

Broj artikla: 3110

★ Kernprogramm

sa šestougaonom navrtkom, za oscilirajuće pričvršćenje cilindra (na strani klipnjače) po DIN ISO 8140.

FESTO

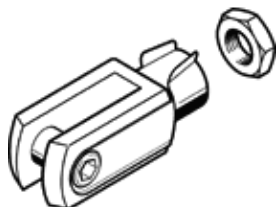

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	M6
Odgovara standardu	DIN 71752 ISO 8140
Navojni priključak	Unutrašnji navoj M6
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	22 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting pin	Čelik pocinkovano
Material clevis	Čelik pocinkovano
Material nut	Čelik pocinkovano