


# Pričvršćenje nogicama DAMH-Q12-40

Broj artikla: 3371846

FESTO

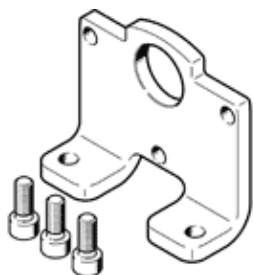

## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost                 |
|--------------------------------|--------------------------|
| Veličina                       | 40                       |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno              |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L           |
| Temperatura okoline            | 0 ... 60 °C              |
| Maks. pritezni moment          | 18 Nm                    |
| Težina proizvoda               | 529 g                    |
| Vrsta pričvršćenja             | sa prolaznim otvorom     |
| Materijal - napomena           | RoHS komfornost          |
| Material bracket               | Čelik, pocinkovan        |