


# Aksijalni komplet EAMM-A-V25-42A

Broj artikla: 4582608

★ Kernprogramm

FESTO

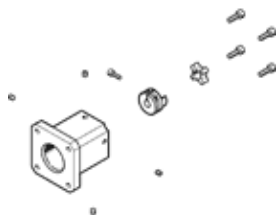

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivna dužina	40 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	0,19 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	83 g
Interface code, actuator	V25
Interface code, motor in	42A
Materijal - napomena	RoHS komfornost