


Prikaz pritiska OH-22-BL

Broj artikla: 4600

FESTO

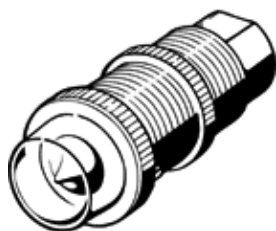

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 45 °C
Težina proizvoda	25 g
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost