


Senzor SKDA-4-AB

Broj artikla: 4624761

FESTO

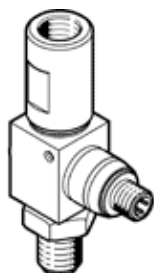

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Force measuring range	0 ... 4 kN
Calibration range	-0,5 ... 4,5 kN
Limit load	11,25 kN
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Analogni izlaz	4 - 20 mA
Tačnost, analogni izlaz FS	0,2 %FS
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje visokolegirani čelik, nerdajući
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Težina proizvoda	0,3 kg
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Mehanička zaštita	IP67
Električni priključak	Utičnica M12x1 4-polno A-kodirano
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
KC mark	KC-EMV