


# Komplet nabranog meha DADB-V6-40-S376-425

Broj artikla: 553305

FESTO

za standardne cilindre prema ISO 15552.

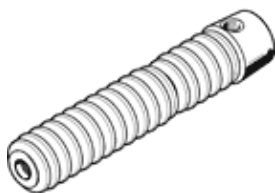

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	46 mm
Veličina	40
Područje hoda	376 ... 425 mm
Produženje klipnjače	115 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet za meh sa spojenom odzrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Otpornost na medijume	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	129 g
Vrsta pričvršćenja	podizno sa navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material adapter components	PA ojačan
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	visokolegirani čelik, nerđajući