 



# Vertikalno napojna ploča VABF-L1-P3A3-G18

Broj artikla: 574593

FESTO

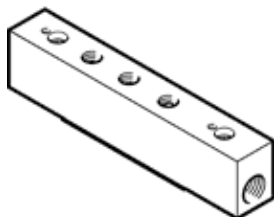

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	16 mm
Maks. broj ventilskih mesta	1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,65 Nm
Težina proizvoda	350 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material plate	Aluminijumska legura za kovanje