


# Spojnica EAMD-67-60-40-32X32-U

Broj artikla: 8164978

FESTO

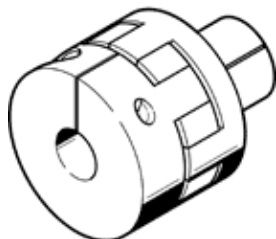

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	40 mm
Prečnik 2 prihvata	32 mm
Veličina	67
Nazivna dužina	60 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	402 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	200 Nm
Težina proizvoda	733 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost