


Sklop vodice FEN-12/16-200-GF

Broj dela: 8204045

FESTO

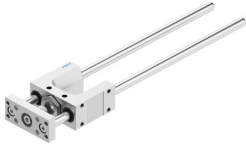

Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|------------------------------|--|
| Veličina konstrukcije | 12/16 |
| Hod | 200 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Vođenje | Klizno vođenje |
| Dizajn | Vođenje |
| Zaštita od eksplozije | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Sila pomeranja | 15 N |
| Pokretna masa | 401 g |
| Težina proizvoda | 730 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa unutrašnjim navojem |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Mehanizam vodećeg elementa | visokolegirani čelik |
| Materijal kućišta | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal kulisnog mehanizma | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |