


เทอร์มินัลstripline VABM-C8-12E-G14-24-PT-L

หมายเลขชิ้นส่วน: 1247984

FESTO

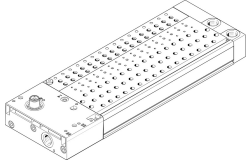

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขวาง	12 mm
จำนวนตำแหน่งขั้วสูงสุด	24
เครื่องหมาย UKCA (ตุ๊กตาประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
ระดับความต้านทานการก่ดกรรอน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการก่ดกรรอน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดตัวลว	0.6 Nm
แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง	5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1526 g
ขอตอลม 1	G1/4
ขอตอลม 3	G1/4
ขอตอลม 5	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด