


หน้าแปลนมอเตอร์ EAMF-A-44C-60P

หมายเลขชิ้นส่วน: 1956846

FESTO

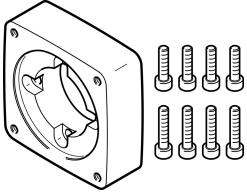

แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 168 g |
| อินเทอร์เฟซมอเตอร์ | 60P |
| ตัวเรือนคลัตช์สอินเทอร์เฟซ | 44C |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |