


แมนนิโฟลด์ MHA1-P4-2-M3

หมายเลขชิ้นส่วน: 197208

FESTO

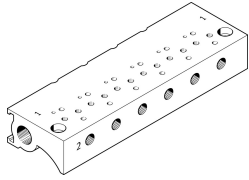

แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด | 4 |
| แรงดันใช้งาน | 0 bar...8 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ | มีรูทะลุ |
| ประเภทของวาล์วยึด | ด้วยเกลียวใน |
| ขั้วต่อลม 1 | M7 |
| ขั้วต่อลม 2 | M3 |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |