


ขั้วต่อเทอร์มินัล MHP1-PR2-3-PI

หมายเลขชิ้นส่วน: 197212

FESTO

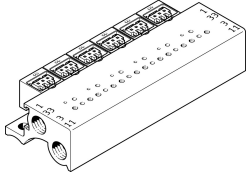

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งขั้วสูงสุด	2
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทานน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ประเภทของขั้ว	ด้วยเกลียวใน
ขั้วต่อ 1	M7
ขั้วต่อ 3	M7
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด