


ชุดต่อ EAMM-A-L38-55A

หมายเลขชิ้นส่วน: 3683331

FESTO

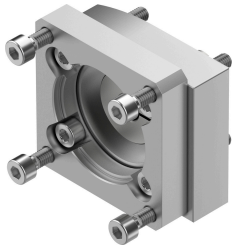

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	26.7 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	4.4 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	210 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	L38
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	55A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS