


# โซลีนอยด์ YSRW-DGC-12

หมายเลขชิ้นส่วน: 540345

FESTO

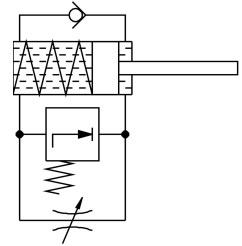

## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
การทำให้อยู่ในสภาวะ	ปรับตัวเอง ลักษณะอ่อนนุ่ม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	2 m/s
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ประเภทของวัสดุ	พอร์มนีออตลอค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง