


หน้าแปลนมอเตอร์ EAMF-A-38A-40S/40T

หมายเลขชิ้นส่วน: 562669

FESTO

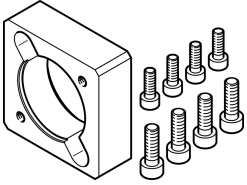

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	80 g
อินเทอร์เฟซมอเตอร์	40S 40T
ตัวเรือนคลัตช์อินเทอร์เฟซ	38A.2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS