


# เทอร์มินัลstripline VABM-L1-10AW-M7-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 566549

FESTO

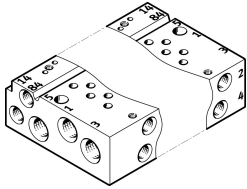

## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ขวาง                                   | 10.5 mm   |
| จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด                 | 16  |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar              |
| อนุญาต                                 | เครื่องหมาย RCM<br>c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL) |
| ระดับความต้านทานการกักกรอน KBK         | 2 - การสัมผัสกับการกักกรอนในระดับปานกลาง            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| แรงบิดขันสูงสุดสำหรับการติดตั้งราง DIN | 1.5 Nm  |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาลว           | 0.45 Nm   |
| แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง                  | 1.5 Nm  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 114 g   |
| ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14          | M5  |
| การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84      | M5  |
| ขอตอล 1                                | M7  |
| ขอตอล 2                                | M5  |
| ขอตอล 3                                | M7  |
| ขอตอล 4                                | M5  |
| ขอตอล 5                                | M7  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                              |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดีด                                |