


# ชุดต่อ EAMM-A-N80-68GA

หมายเลขชิ้นส่วน: 8063611

FESTO

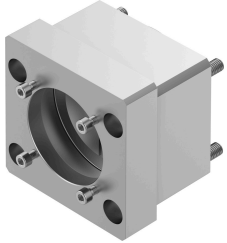

## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|--|------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 48 Nm                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1250 g                 |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ              | N80                    |
| อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์                 | 68GA                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |