 



Darbe emici YSR-32-60

Ürün numarası: 10871

FESTO

ayarlanabilir, tekrar doldurulabilir

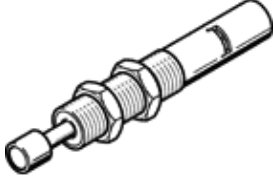

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	32
Strok	60 mm
Yastıklama	ayarlanabilir sert katarkeristik
Montaj konumu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,4 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	60 mm
Max. Dayama kuvveti	6.400 N
Strok başına max.enerji emme değeri	380 J
Saat başına max.enerji emme değeri	438.000 J
Max. Geriye kalan enerji	2 J
Geriye döme kuvveti	35 N
Ürün ağırlığı	1.600 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik