


Körleme
NPQX-P-PC10
Ürün numarası: 8191749

FESTO

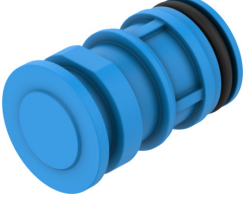

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Boyut | Standart |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Hazne boyutu | 10 |
| Çalışma basıncı | -0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1 g |
| Montaj türü | tutma klipsi ile |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kör tapa malzemesi | PA takviyeli |
| O-ring malzemesi | HNBR |