


Eksenel Kit EAMM-A-L48-87A-G2

Ürün numarası: 8197459

FESTO

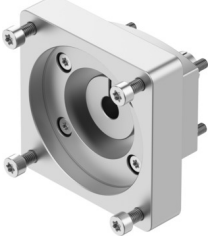

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	44 mm...44 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak...6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...-25 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...-10 °C
Kütle atalet momenti	14.5 kgmm ²
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	459 g...459 g
Aktüatör arayüz kodu	L48
Arayüz kodu motor In	87A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu