


Yataklama Ünitesi FEN-12/16-160-GF

Ürün numarası: 8208450

FESTO

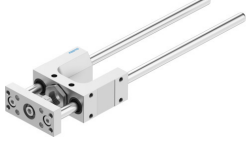

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------|---------------------------------|
| Boyut | 12/16 |
| Strok | 160 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Kılavuz | Kayar yatak |
| Tasarım | Kılavuz |
| Patlamaya karşı koruma | Sertifikadaki notu dikkate alın |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Yer değiştirme kuvveti | 15 N |
| Hareketli kütle | 353 g |
| Ürün ağırlığı | 682 g |
| Montaj türü | dişi diş ile |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kılavuz elemanı malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
| Boyunduruk plakası malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |