


# Регулятор диференціального тиску LRL-3/8-QS-12

Номер деталі: 153520

FESTO

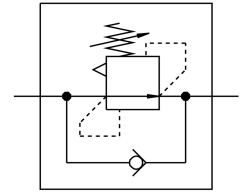

## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція регулятора	Константа перепаду тиску з функцією зворотного потоку
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	QS-12
Тип кріплення	Можливість вкручування
Номінальна витрата, відкритий	438 l/min
Діапазон регулювання тиску	2 bar...6 bar
Тиск на вході 1	0 МПа...0.9 МПа 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Посилений PBT
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Захист від спрацювання	лічильник
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Поршневий регулятор з безпосереднім керуванням з постійною подачею стисненого повітря
Номінальний потік закритого тип	379 l/min
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	78 g
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельована латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал різьбового ущільнення	PTFE