


# Плита MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

Номер деталі: 197248

FESTO

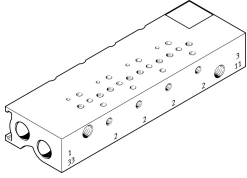

## Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Робочий тиск	0 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M3
Пневматичний порт 3	M5
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав